


マニホールドクリップ VABM-L1-10W-G18-12

部品番号: 566591

FESTO

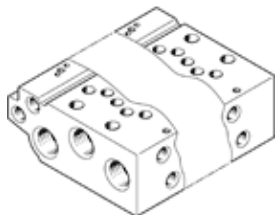

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|---------------------------------------|
| スクリーンサイズ | 10.5 mm |
| バルブ位置 | 16 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 認証 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大締め付けトルク DINレール取付 | 1.5 Nm |
| バルブ取付時の最高締付トルク | 0.45 Nm |
| 最大締め付けトルク 壁取付 | 3 Nm |
| 質量 | 387 g |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | M5 |
| パイロット排気ポート82/84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| エア接続ポート 2 | M5 |
| エア接続ポート 3 | G1/8 |
| エア接続ポート 4 | M5 |
| エア接続ポート 5 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |