


プラグソケット付ケーブル NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

部品番号: 566663

FESTO

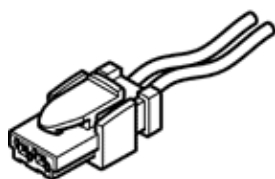

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--------------------------------------|
| ケーブル識別 | ラベルホルダなし |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 7 g |
| 電気接続ポート1, 機能 | フィールドデバイス側 |
| 電気接続ポート1, デザイン | 角形 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグソケット |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | ストレート |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | Connection pattern S |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 2 |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数 | 2 |
| 電気接続ポート1, 取付方法 | Snap-in locking |
| 電気接続ポート2, 機能 | コントローラ側 |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | 2線 |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | オープンエンド |
| 電気接続ポート2, 芯/線数 | 2 |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数 | 2 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 60 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 3 A |
| ケーブル長さ | 1 m |
| 配線特長 | 標準 |
| ケーブル径 | 1.3 mm |
| ケーブルの構造 | 2x0,14 |
| 導管定格断面 | 0.14 mm ² |
| ケーブルキャップ | 任意の長さにカット |
| 保護仕様 | IP40 |
| 保護等級について | 組付状態による |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | POM |
| ハウジングカラー | 黒 |
| Material electrical contact | 銅合金 亜鉛メッキ |
| Material insulation | PVC |