
 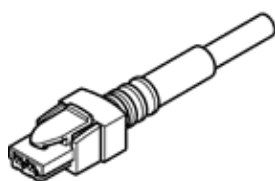


# プラグソケット付ケーブル NEBV-HSG2-P-1-N-LE2

部品番号: 566667

FESTO



## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
取付方向	任意
質量	16 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Connection pattern S
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 占有芯/線数	2
電気接続ポート1, 取付方法	Snap-in locking
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	2
電気接続ポート2, 占有芯/線数	2
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 60 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
ケーブル長さ	1 m
配線特長	静止アプリケーション
ケーブル径	3.4 mm
ケーブルの構造	2x0,14
導管定格断面	0.14 mm <sup>2</sup>
ケーブルキャップ	被服なし 任意の長さにカット
保護仕様	IP40
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 60 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー
Material housing	POM
ハウジングカラー	黒
Material electrical contact	銅合金 亜鉛メッキ
Material insulation	PVC