


# 電気のサブプレート

## VAVE-L1-1VL3-LP

部品番号: 566724

FESTO

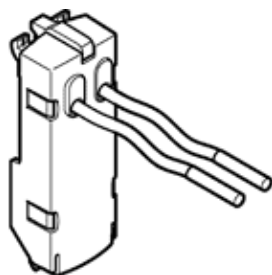

### データシート

特長	値
誤極性保護	両極
補助機能	スパーク抑制
信号状態表示	LED
作動電圧 DC	24 V 12 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
周囲拡張温度	-5 - 60 °C
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP40
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方向	任意
質量	17.5 g
ターミナル断面図	0.14 mm <sup>2</sup>
配線方式	標準ケーブル
ケーブル長さ	2.5 m
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
アース接続	供給不可
取付方法	クリップ
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
Material housing	PA