


# 電気のサブプレート

## VAVE-L1-1L2-LR

部品番号: 566727

FESTO

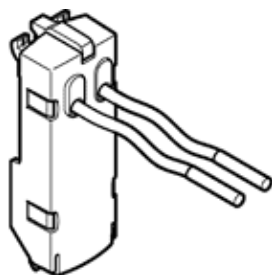

### データシート

特長	値
誤極性保護	作動電圧
補助機能	スパーク抑制 保持電流低下
信号状態表示	LED
作動電圧 DC	24 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP40
周囲温度	-5 ... 60 °C
取付方向	任意
質量	7.8 g
ターミナル断面図	0.14 mm <sup>2</sup>
配線方式	標準ケーブル
ケーブル長さ	1 m
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
アース接続	供給不可
取付方法	クリップ
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
Material housing	PA