 



シャットオフプレート VMPA1-HS

製品番号: 567805

FESTO

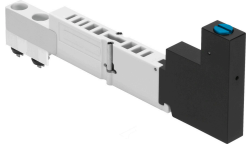

データシート

特徴	値
幅	10 mm
取付位置	任意
スタッキング	1のバリア
作動電圧	3 bar...8 bar
標準流量 排気	103 l/min
標準流量, 排気	213 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	60 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 強化 PA