


# マニホールドクリップ VABM-B6-E-N12-10-M1

部品番号: 568184

FESTO

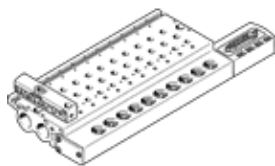

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	21 mm
バルブ位置	10
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締め付けトルク	2 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	5 Nm
質量	1,380 g
外部パイロット接続ポート12/14	NPT1/8-27
エア接続ポート 1	NPT1/2-14
エア接続ポート 3	NPT1/2-14
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金