


電気のサブプレート

CAPC-F1-E-M12

部品番号: 570042

FESTO

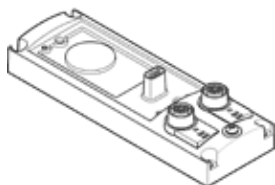

データシート

特長	値
寸法WxLxH	50 mm x 148 mm x 28 mm
フィールドバスインタフェース	2 x 5ピンM12ソケット
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
最大電力供給	4 A
作動電圧 DC	24 V
認証	c UL us - Listed (OL)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保管温度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	85 g
ケーブル長さ	20 m
材質	RoHS対応
Material housing	PA