


# ペローズキット EADB-V1-63-S201-300

部品番号: 570273

FESTO

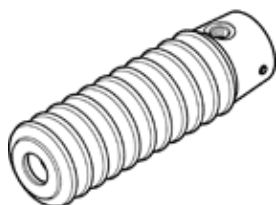

## データシート

特長	値
外径	93 mm
サイズ	63
ストローク範囲	201 ... 300 mm
ロッド長さ延長	80 mm
デザイン	丸形
取付方向	任意
構造	ペローキット 排気ポート
耐酸性クラス: CRC	3
流体抵抗	粉塵 木片 オイル グリス ガソリン
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-10 ... 80 °C
移動負荷	199 g
質量	309 g
取付方法	スリップオン ネジ付ピン
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
材質の特記事項: 連結金具	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR
材質の特記事項: ペロー	NBR
ねじピンの材質	ステンレス