


ソレノイドコイル VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

部品番号: 570785

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.

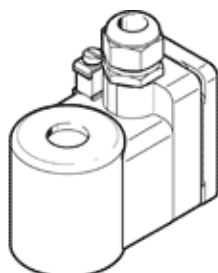

データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
内部ヒューズ	ヒューズ保護
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	24 V DC: 3.5 W AC 24 V: 50/60 Hz、出力 3.5 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	Ex e mb II T6, T5
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
防爆発火等級	T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
認証発行部	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
保護仕様	IP65
質量	580 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material solenoid coil	PA 鋼