 



中間プレート VABF-S4-1-S

部品番号: 570851

FESTO

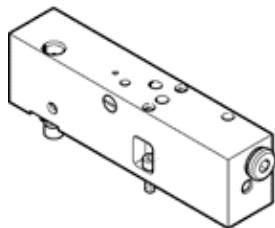

データシート

特長	値
幅	26 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
使用圧力	3 ... 10 bar
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	295 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
パイロット接続ポート14	接続プレートサイズ 26 mm、ISO 15407-2準拠
エア接続ポート 1	接続プレートサイズ 26 mm、ISO 15407-2準拠
エア接続ポート 4	接続プレートサイズ 26 mm、ISO 15407-2準拠
エア接続ポート 5	接続プレートサイズ 26 mm、ISO 15407-2準拠
材質	RoHS対応
Material plate	鍛造アルミ合金