


# プラグ FBS-SCRJ-PP-GS

部品番号: 571017

FESTO

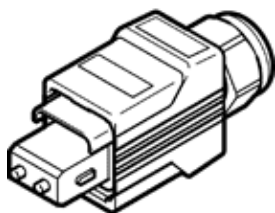

## データシート

特長	値
質量	60 g
フィールドバスインタフェースに関する注記	PROFINET LWL
Ethernetケーブル	光ファイバーケーブル ポリマーファイバ 980/1000μm 個別線径 : 2.2mm
ケーブルの最大直径	6.5 ... 9.5 mm
保護仕様	IP65 IP67 IEC 90529
周囲温度	-40 ... 70 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material seals	NBR TPE