


空気圧バルブ VUWG

部品番号: 571755

FESTO

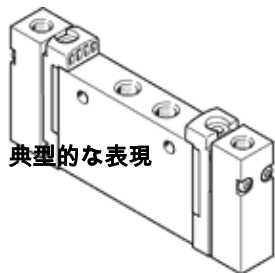

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 5方弁ダブル 5方弁シングル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	空気圧
バルブサイズ	10 mm 14 mm 18 mm
標準流量	90 ... 1,380 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング エアリターン
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	直動
Overlap	Positive overlap Indefinite overlap
パイロット圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 60 °C
取付方法	PRマニホールド 取付穴 オプション
パイロット接続ポート12	M5
パイロット接続ポート14	M5
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	アルミニウム 陽極化処理