


プラスチックチューブ PAN-MF-4X0,75-SW-500

部品番号: 572091

FESTO

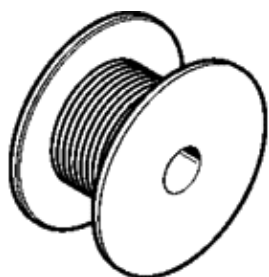

データシート

特長	値
外径	4 mm
流量を損なわない曲げ半径	15 mm
内径	2.5 mm
最小曲半径	10 mm
適合または準拠規格	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 31 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 449.5 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア ミネラルオイル
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 ... 100 °C
長さXm時の質量	0.008 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径4mm
色	黒
ショア硬度	D 65 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	ポリアミド12