


ティー QBMTL-10-32-UNF-1/8-U

製品番号: 572295

FESTO

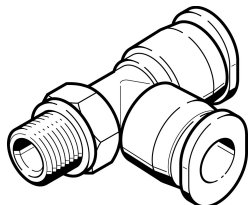

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--|
| サイズ | ミニ |
| 呼び径 | 0,098 "" |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | L型, 追加のワンタッチコネクタ 縦 |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 許容締付トルク | 1,11 ft·lbf |
| 製品質量 | 57,1 oz |
| 取付方法 | 六角ねじ 5/16 |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ 10-32 UNF-2A |
| 空気圧接続 2 | チューブ外径 1/8インチ用 |
| 周囲温度 華氏 | 32 °F...140 °F |
| 色 リリースリング | グレー |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 ハウジング | 真鍮, ニッケルめっき PBT |
| リリースリング材質 | POM |
| チューブシール材質 | NBR |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |