


ストレート QB-10-32-UNF-1/4-I-U

製品番号: 572316

FESTO

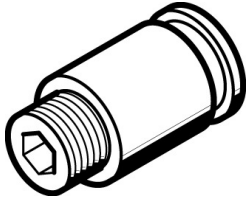

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0,094 ""
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	1,11 ft·lbf
製品質量	249 oz
取付方法	雌ねじ 3/32
エア接続ポート 1	雄ねじ 10-32 UNF-2A
空気圧接続 2	チューブ外径 1/4"" に対応
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス