


マニホールドクリップ VABM-L1-10G-G18-6-GR

部品番号: 573425

FESTO

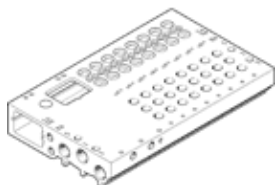

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	10.5 mm
取付方向	任意
バルブ位置	6
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
質量	397 g
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金