


# マニホールドクリップ VABM-L1-14W-G14-6-GR

部品番号: 573502

FESTO

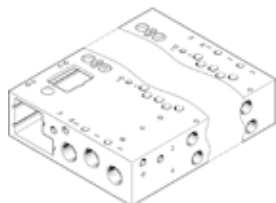

## データシート

| 特長                             | 値                         |
|--------------------------------|---------------------------|
| スクリーンサイズ                       | 16 mm                     |
| 取付方向                           | 任意                        |
| バルブ位置                          | 6                         |
| 認証                             | c UL us - Recognized (OL) |
| 耐酸性クラス : CRC                   | 2 - 腐食ストレスほぼなし            |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L         |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a                       |
| クリーンルームクラス                     | ISO class 6               |
| 保管温度                           | -20 ... 60 °C             |
| 質量                             | 1,041 g                   |
| 外部パイロット接続ポート12/14              | M5                        |
| パイロット排気ポート82/84                | M5                        |
| エア接続ポート 1                      | G1/4                      |
| エア接続ポート 2                      | G1/8                      |
| エア接続ポート 3                      | G1/4                      |
| エア接続ポート 4                      | G1/8                      |
| エア接続ポート 5                      | G1/4                      |
| 材質                             | RoHS対応                    |
| Material manifold              | 鍛造アルミ合金                   |