


電気のサブプレート VAVE-L1-1VR8-LP

部品番号: 573919

★ Core product range

FESTO

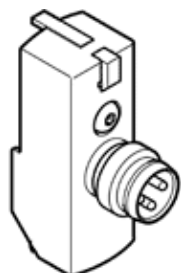

データシート

特長	値
誤極性保護	両極
補助機能	スパーク抑制
信号状態表示	LED
作動電圧 DC	24 V 12 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 60 °C
取付方向	任意
最大締付トルク	0.27 Nm
質量	3.2 g
配線方式	3ピン / 2ピン M8 / - プラグ / ソケット
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	熱処理鋼