
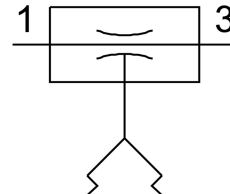


# ベルヌーイグリッパ OGGB-60-G18-2-Q

製品番号: 574564

FESTO

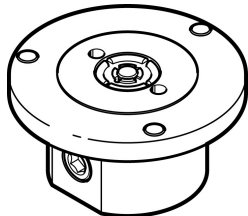

## データシート

特徴	値
取付位置	任意
接続位置	上部/側面
グリッパ直径	60 mm
作動電圧	0 bar...6 bar
定格作動圧力	1 bar
定格作動圧力における空気消費量	110 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
定格作動圧力におけるノイズレベル	65 000007
定格動作圧力におけるノイズレベル	78 000007
公称使用圧力における保持力	7 N
定格作動圧力における横荷重	15 N
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
代換ポート	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
スパーサーエレメントの素材	NBR POM
製品質量	119 g