


マルチピンディストリビュータ NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

部品番号: 574587

FESTO

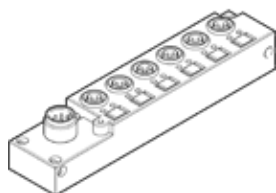

データシート

特長	値
幅	24 mm
高さ	23 mm
長さ	113 mm
ディスプレイの状態表示	緑LED
状態表示	黄色LED
取付方向	任意
質量	74 g
配線方式1	3ピンM8ストレートソケット
配線方式2	8ピンM12, ストレートプラグ
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
スロットあたりの電流キャパシテイ	2 A
保護仕様	IP68
周囲温度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
Material housing	強化PBT
ハウジングカラー	グレー
Material seals	FPM
Material electrical contact	ニッケルメッキ、金メッキ
Material socket	真鍮ニッケルメッキ