 



排気プレート (鉛直方向)

VABF-L1-P7A13-G18

部品番号: 574595

FESTO

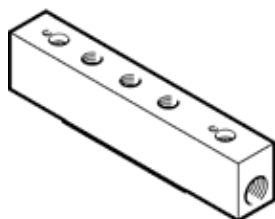

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	16 mm
バルブ位置	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク	0.65 Nm
質量	350 g
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material plate	鍛造アルミ合金