


I/Oモジュール CDPX-EA-V1

部品番号: 575300

FESTO

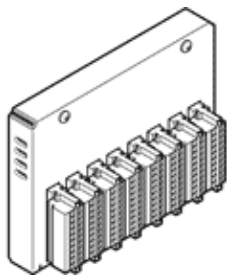

データシート

特長	値
深さ	34 mm
高さ	89 mm
長さ	125 mm
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	230 g
材質	RoHS対応
デジタルインプット数	20
デジタルInput : 高速カウント入力	2
デジタルInput : インクリメンタルエンコーダ接続	2
デジタルInput : 遅延信号入力	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
デジタルInput : 電圧/電流入力	24 V DC
デジタルInput : True呼び値	12 - 30 VDC
デジタルInput : False呼び値	0 V
デジタルInput : 絶縁	あり
アナログInput : 番号	4
アナログInput : 解像	12 bit
アナログInputの信号範囲	0 - 10 V 0 - 20 mA 8シングルエンド/4差動 PT 100 ± 10 V
アナログInput、周囲温度25 °C時の絶対精度	0,1 %
アナログ入力、25°Cでエラー	0,1 %FS
アナログ入力、抵抗入力	47 Ohm
デジタルアウトプット数	12
デジタルOutput : 出力電圧	12 - 30 V DC
デジタルOutput : 出力電流	0,5 A
デジタルOutput : 絶縁	あり
デジタルOutput : 短絡保護	あり
デジタルOutput : 過負荷保護	あり
アナログOutput : 番号	4
アナログOutput : 解析	12 bit
アナログOutput : 最大負荷抵抗	470 Ohm
アナログOutputの信号範囲	± 10 V
アナログOutput : 25°C時のリニアリティエラー	± 0,2%