



遅延バルブ VZ-3-PK-3

部品番号: 5755

FESTO

ノーマルクローズ、チューブND3mm用バーブ形継手付2n形サブベース上部

 付加タンクをバルブに接続すると遅延が長くなります。

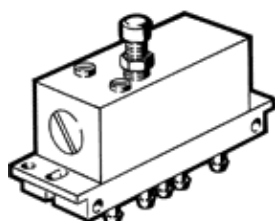

データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
操作方法	空気圧
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
Overlap	Undertlap
強制増強に対する注記	切換頻度最低週1回
使用圧力	2.5 ... 8 bar
標準流量	90 l/min
調整可能な遅延時間	0.25 ... 5 s
リセットまでの停止時間	>= 55 ms
繰返し精度: 時間設定	± 0,5 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	150 g
取付方法	フロントパネル取付形 取付フレーム オプション
接続ポート径	PK-3
Material housing	亜鉛ダイカスト