


プラグ NECC-S1G9-C2-M

部品番号: 576031

FESTO

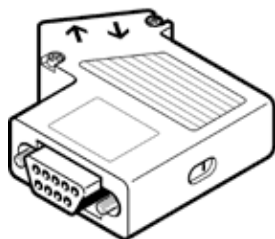

データシート

特長	値
高さ	39,4 mm
長さ	58 mm
質量	24 g
フィールドバスインタフェース	Sub-D、9ピン、ソケット
配線方式	9ピン/9ピン Sub-D/ねじ端子
ポーレート	1 Mbit/s
許容ケーブル径	8 mm
ケーブルの最大直径	8 mm
保護仕様	IP40
周囲温度	-20 ... 70 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低