 



# ストップシリンダ DFSP-32-15-PF-PA

部品番号: 576111

FESTO

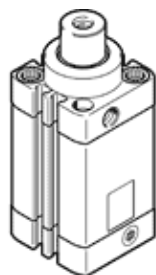

## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| ストローク   | 15 mm                         |
| ピストン径   | 32 mm                         |
| ピストンロッドネジ   | M6                            |
| クッション   | P : 固定クッション                   |
| 取付方向  | 任意                            |
| 運転モード   | 単動<br>引側                      |
| 構造  | ピストン<br>ピストンロッド<br>プロファイルチューブ |
| 位置検出  | 近接スイッチ用                       |
| ロッドエンド  | 雌ネジ                           |
| バリエーション   | ピストンロッド上に雌ネジ                  |
| 回転防止仕様 / ガイド  | 丸型ロッド                         |
| Operating pressure MPa                              | 0.12 ... 1 MPa                |
| 使用圧力  | 1.2 ... 10 bar                |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                       | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC  | 2 - 腐食ストレスほぼなし                |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度  | -10 ... 80 °C                 |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 3,270 N                       |
| 切換動作中の許容横荷重   | 595 N                         |
| サイクル周波数   | 5 Hz                          |
| 取付方法  | 取付穴<br>雌ネジ<br>アクセサリ<br>オプション  |
| 接続ポート径  | G1/8                          |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material of flange screw                            | 亜鉛メッキ鋼                        |
| Material cover                                      | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| Material seals                                      | TPE-U(PU)                     |
| Material piston rod                                 | ステンレス                         |
| Material roll                                       | 亜鉛メッキ鋼                        |
| Material cylinder barrel                            | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト処理            |