


隔壁貫通コネクタ  
NPQH-H-G18F-Q6-P10  
部品番号: 578295

FESTO

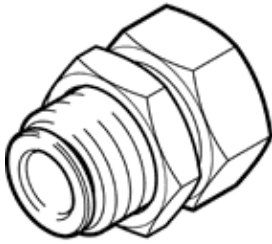

データシート

| 特長  | 値  |
|---|--|
| サイズ   | 標準   |
| オリフィス径  | 5 mm   |
| チューブ差込深さ  | 15.8 mm  |
| 取付方向  | 任意   |
| デザイン  | Bulkhead   |
| 容器サイズ   | 10   |
| 構造  | 押し引きの原理  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa   |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi  |
| 使用圧力に注意   | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C                             |
| 認証発行部   | NSF C0523185   |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能   |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 3 - 腐食ストレス高  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| クリーンルームクラス                                      | ISO class 4  |
| 食品安全  | 適用宣言参照<br>NSF/ANSI 169                                       |
| 周囲温度  | 0 ... 150 °C   |
| 質量  | 34.2 g   |
| 取付方法  | External hexagon A/F 18                                      |
| エア接続ポート 1                                       | 雌ネジG1/8  |
| エア接続ポート 2                                       | 外径6mmのチューブ用  |
| 材質  | RoHS対応   |
| Material housing                                | Brass, chemically nickel-plated                              |
| Guard ring material                             | PEI  |
| Material release ring                           | Brass, chemically nickel-plated                              |
| Material nut                                    | Brass, chemically nickel-plated                              |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス  |
| Thrust ring material                            | PEI  |