


Tクイックコネクタ

TCK-1/8-PK-4-KU

部品番号: 6263

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.

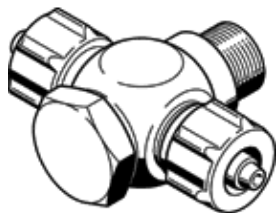

データシート

特長	値
オリフィス径	3.4 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シーリングエッジ
取付方向	任意
デザイン	T形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用 内径4mmバンプニップル用 (ナット付)
Material of union nut	POM
材質	RoHS対応
Material housing	POM
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM