
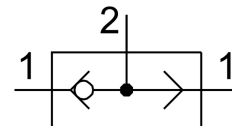


OR素子 OS-1/8-B

製品番号: 6681

FESTO

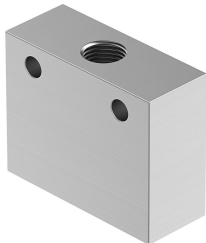

データシート

特徴	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
取付方法	取付穴付
標準公称流量	500 l/min
作動電圧	1 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
呼び径	4 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	45 g
空気圧ポート 3	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質シール	NBR