


圧力計 MA-63-0,25

製品番号: 7169

FESTO

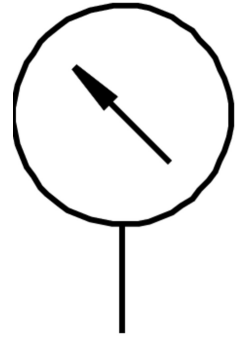

データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|--|
| 表示範囲 | 0 bar...0.25 bar 0 000032...3.6 000032 |
| 規格準拠 | DIN EN 837-3 |
| 呼びサイズ 圧力計 | 63 |
| 防爆 | 証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 取付方法 | インライン |
| 作動流体 | 液体の媒体 気体メディア |
| 作動電圧 | 0 bar...0.25 bar |
| 係数 切換負荷 | 0.9 |
| 係数 長期負荷 | 0.75 |
| 測定精度クラス | 1.6 |
| 保護等級 | IP43 |
| 流体温度 | -20 °C...80 °C |
| 周囲温度 | -20 °C...60 °C |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 接続位置 | 背面中央部 |
| 空気圧接続 | G1/4 |
| ねじ付トラニオン材質 | 真鍮 |
| 材質ハウジング | 鋼 |
| 覗き窓材質 | PMMA |
| 製品質量 | 180 g |
| 使用流体/制御流体の情報 | アセチレンなし 酸素無し |