


# ギヤボックス EMGC-60-P-G25-SEC-67

部品番号: 8000620

廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

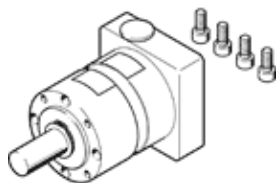

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	60 mm
モータフランジサイズ	67 mm
ねじれバックラッシュ	0.67 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	25:1
最大入力速度	6,000 1/min
減速機の使用温度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP54
連続出力トルク	44 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.32 kgcm <sup>2</sup>
最大出力トルク	55 Nm
最大効率	92 %
回転抵抗度	2.4 Nm/arcmin
質量	1,200 g
インタフェースコード, モータOut	60H
インタフェースコード, モータ	67A
材質	RoHS対応