 



圧カサプラインプレート VABF-S4-1-P1A14-G14

製品番号: 8000689

FESTO

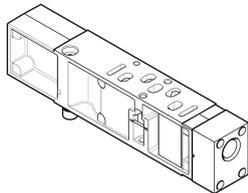

データシート

特徴	値
幅	26 mm
規格ベース	ISO 15407-2
取付位置	任意
スタッキング	1および14の代換圧力供給
使用圧力	1 MPa
作動電圧	10 bar
標準公称流量	900 l/min
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	191 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
エア接続ポート 1	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト