 



供給プレート 垂直方向

VABF-S4-1-P1A14-N14

部品番号: 8000690

FESTO

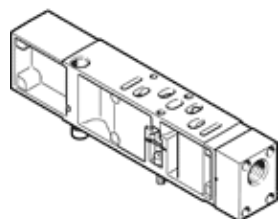

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 幅 | 26 mm |
| 規格 | ISO 15407-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| エア式垂直リンク | 圧力供給1または14 |
| Operating pressure MPa | 1 MPa |
| 使用圧力 | 10 bar |
| 標準流量 | 900 l/min |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP65 NEMA 4 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 191 g |
| 積み重ねて取りつけるタイプ | マニホールド上 サブプレート上 |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | アルミダイカスト |