


# 接続ケーブル NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

部品番号: 8001374

FESTO

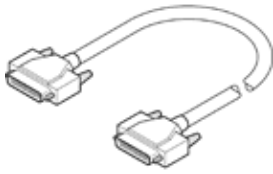

## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
配線方式	25ピン ストレート形プラグ Sub-D / Sub-D
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	25
電気接続ポート1, 占有芯/線数	25
電気接続ポート1, 取付方法	4-40 UNCねじ2本
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	25
電気接続ポート2, 占有芯/線数	25
電気接続ポート2, 取付方法	4-40 UNCねじ2本
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
ケーブル長さ	1 m
配線特長	標準
ケーブル径	7 mm
ケーブルの構造	シールド
保護仕様	IP40
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 70 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	グレー
ハウジングカラー	グレー