


ハンドリングモジュール EHMY-LP-EGC-125-TB-HD- -

部品番号: 8004615

FESTO

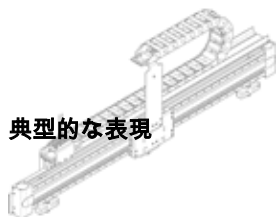

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------|
| ピニオンの有効径 | 32.47 mm |
| 実行ストローク | 200 ... 3,000 mm |
| 取り付け表面の必要平面度 | 0.1 mm/m |
| 歯付ベルト伸長 | 0.31 % |
| 歯付ベルトピッチ | 3 mm |
| 取付方向 | 水平 |
| 構造 | 電動アクチュエータ ベルト付 |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 最高加速度 | 40 m/s ² |
| 最高速度 | 3 m/s |
| 繰返し精度 | ±0,08 mm |
| 定格 | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保管温度 | -20 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 90 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | 5 ... 45 °C |
| 最高推力Fx | 450 N |
| 一定送り | 102 mm/U |
| 材質 | RoHS対応 |