


ハンドリングモジュール

DHMZ-DGSL-20- -

部品番号: 8004635

FESTO

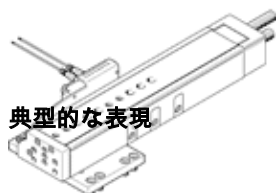

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	10 ... 200 mm
ピストン径	25 mm
取付方向	垂直
運転モード	複動式
構造	空気圧リニアモジュール
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
材質	RoHS対応