


ワンタッチエルボ
QSL-G1/4-8-C35-50
部品番号: 8005395

FESTO

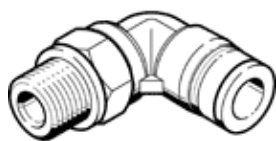

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	50
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大締付トルク	15 Nm
質量	1,370 g
接続ポート径	G1/4 (雄ネジ) 外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	黒
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質 ネジ付シール	NBR
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス