


ソレノイドコイル VACN-H1-A1-1

部品番号: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V DC.

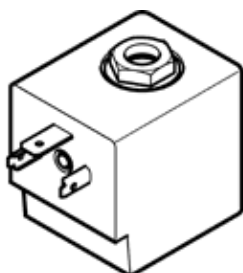

データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	12 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	24 V DC: 11.9 W
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	+/- 10 %
周囲温度、流体温度制限	-20 - 60 °C (デューティリミット内)
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 50 °C
継手の最大締付トルク	2 Nm
質量	150 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	銅 鋼 熱可塑性物質
Material winding	銅