


接続プレート

VMPA14-IC-AP-S-1

部品番号: 8023667

FESTO

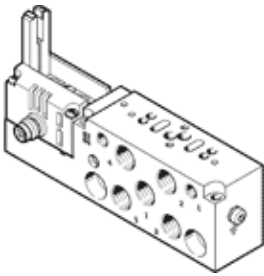

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 幅 | 24.4 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| スクリーンサイズ | 14.9 mm |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | 3 ... 8 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 150 g |
| 配線方式 | M8 プラグ |
| サブベースの取付方法 | 取付穴 |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | M5 |
| パイロット排気ポート82/84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | M7 G1/8 |
| エア接続ポート 2 | M7 G1/8 |
| エア接続ポート 3 | M7 G1/8 |
| エア接続ポート 4 | M7 G1/8 |
| エア接続ポート 5 | M7 G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |