


# 流量制御

## VFFG-T-M5-7

部品番号: 8025711

FESTO

負圧での使用可

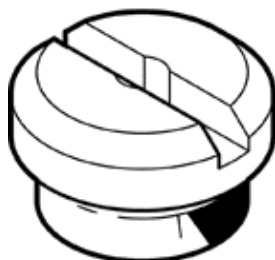

## データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
取付方法	ねじ
絞り方向時標準流量	19.1 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
周囲温度	-5 ... 60 °C
オリフィス径	0.7 mm
b バルブ	0.5
Cバルブ	0.07 l/sbar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
質量	0.5 g
材質	RoHS対応
Material hollow bolt	PA