


サプライプレート VABF-B10-25-P1A4-G14

製品番号: 8026318

FESTO

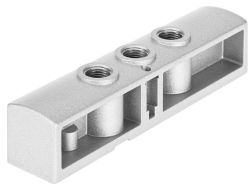

データシート

特徴	値
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
許容締付トルク	3 Nm
製品質量	110 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サプライプレート材質	アルミダイキャスト