


供給用プレート VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

部品番号: 8026435

FESTO

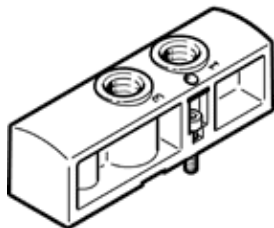

データシート

特長	値
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大締付トルク	6 Nm
質量	121 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G3/8
材質	RoHS対応
Material supply plate	アルミダイカスト