


リニアガントリ EXCT-30- -

部品番号: 8026576

FESTO

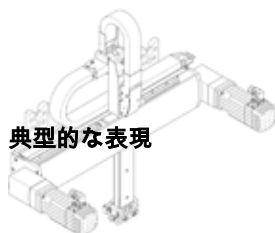

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------|
| サイズ | 30 |
| 取付方向 | 垂直 |
| 構造 | リニアガントリ |
| 使用圧力 | -0.95 ... 8 bar |
| 最高加速度 | 50 m/s ² |
| 最高速度 | 5 m/s |
| 繰返し精度 | ±0,1 mm |
| 定格 | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 90 % |
| 音圧レベル | 78 dB(A) |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | 10 ... 40 °C |
| Z方向の最高推力 | 300 N |
| 最大動的応答時の定格負荷 | 3 kg |
| 取付方法 | 取付金具付 溝ナット付 |
| 材質 | RoHS対応 |