


ソレノイドコイル VACN-N-A1-1

部品番号: 8029144

★ Core product range

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V DC.

FESTO

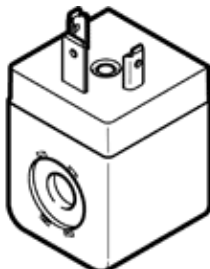

データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	F
コイル特性	24 V DC: 0.7 W
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
認証発行部	DNV TAA000011J
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	95 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック
Material electrical contact	鋼
Material winding	真鍮
	銅