


# ソレノイドコイル VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

部品番号: 8029145

FESTO

for armature system FN, cable with insulating conduit connection,  
120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.

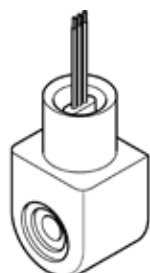

## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	H
エナメル線絶縁クラス	H
コイル特性	120V AC:60Hz, 消費電力10VA ( 切換時 ), 6.8VA ( 保持時 )
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
EU外での防爆認証	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
認証発行部	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
ガス防爆	AEx m II T4 Ex m II T4
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	207 g
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	0.61 m
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック
Material winding	銅