


ソレノイドコイル

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

部品番号: 8029146

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
24 V DC, encapsulation.

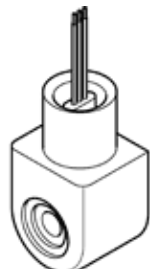

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------------|---|
| 操作方法 | 電気 |
| 取付方向 | 任意 |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| エナメル線絶縁クラス | H |
| コイル特性 | 24 V DC: 4.6 W |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| Maritime classification | see certificate |
| EU外での防爆認証 | Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US) |
| 認証発行部 | CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936 |
| ガス防爆 | AEx m II T4 Ex m II T4 |
| 防爆発火等級 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 207 g |
| 配線方式 | ケーブル |
| ケーブル長さ | 0.61 m |
| 取付方法 | 刻み付ナット |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | プラスチック |
| Material winding | 銅 |