


# マニホールドブロック VABV-S1-1SB-G38

部品番号: 8029812

FESTO

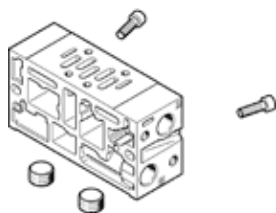

## データシート

| 特長                           | 値                             |
|------------------------------|-------------------------------|
| 幅                            | 44 mm                         |
| 排気機能                         | Via throttle plate            |
| 規格                           | ISO 5599-1                    |
| バルブ位置                        | 1                             |
| Operating pressure MPa       | 0 ... 1 MPa                   |
| 使用圧力                         | 0 ... 10 bar                  |
| 真空使用                         | あり                            |
| CEマーク                        | EU低電圧ガイドライン準拠                 |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC                 | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 保管温度                         | -20 ... 60 °C                 |
| 流体温度                         | -10 ... 50 °C                 |
| パイロット流体                      | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度                         | -10 ... 50 °C                 |
| 質量                           | 490 g                         |
| エア接続ポート 2                    | G3/8                          |
| エア接続ポート 4                    | G3/8                          |
| 材質                           | RoHS対応                        |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト                      |