


マニホールドブロック VABV-S1-1SB-N38

部品番号: 8029813

FESTO

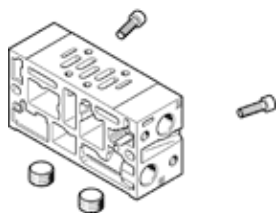

データシート

特長	値
幅	44 mm
排気機能	Via throttle plate
規格	ISO 5599-1
バルブ位置	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
真空使用	あり
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	490 g
エア接続ポート 2	3/8 NPT
エア接続ポート 4	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト