


エルボ
NPFC-L-R18-G18-MF
部品番号: 8030216

FESTO

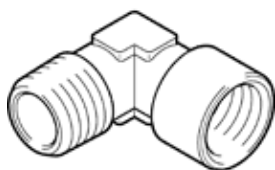

データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 (ニッケルめっき)
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	19.8 g
エア接続ポート 1	R1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応