


x コネクタ  
NPFC-X-4G14-F  
部品番号: 8030262

FESTO

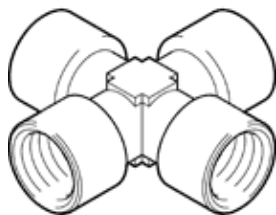

データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 ( ニッケルめっき )
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	63.7 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応